


Product data sheet

Characteristics

NSYPCVD228

Spacial Sf Usa Individuala Ventilata -
2200X800 Mm

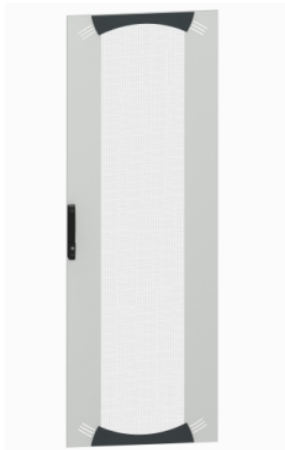

Principal

Gama	PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii cofret
Tip produs sau componenta	19" door
Aplicatie	Aplicatie electronica
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei	-
Locul de montare	Fata
Compatibilitate gama	PanelSeT (PanelSeT SF)
Compozitie dispozitiv	1 ușă 1 încuietoare cu mâner □i inser□ie cu bară dublă de 5 mm 1 sistem bară de blocare in 4 puncte
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentar

Material	Tabla de otel
Culoare	Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
Tip incuietoare	Blocare 5mm bara dubla
Numar de incuietori	1
Tip usa	Ventilated
Parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
Inaltime	Nominal: 2200 mm
Latime	Nominal: 800 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	77,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	229,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	23,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	77,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	230,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	262,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------