


Product data sheet

Characteristics

NSYSCCDINLG140

Set de 10 suporti pentru cablu din plastic,
lungime 140mm

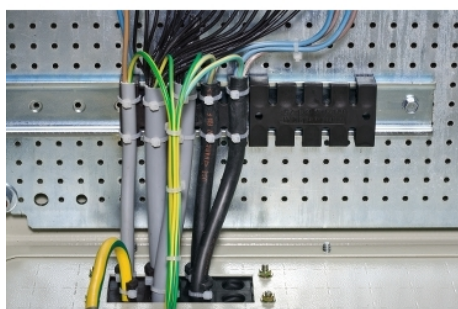

Principal

Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta	Suport
Aplicatie	Multifuncțional
Suport de montare	Colier de cablu, strânge maxim 9 cabluri
Compatibilitate gama	Thorsman colier cabluri
Compozitie dispozitiv	1 suport cablu

Suplimentar

Locul de montare	Pe sina simetrica sau C de 35mm
Cantitate pe set	Set de 10
Mod de fixare	Cu surub Prinse
Lungime	140 mm
Inaltime	40 mm
Adancime	50 mm
Greutate neta	0,32 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	26,0 cm
Latime prima forma de impachetare	13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	320,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------