


Product data sheet

Characteristics

NSYSMVR20

Spacial Sm Profile Verticale De Adaptare - 2000 Mm

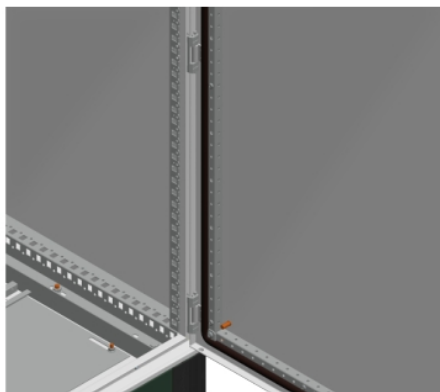

Principal

Gama	Spacial
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta	Adaptation profile
Aplicatie	Multifuncțional
Nominal dimensions of the housing	-

Suplimentar

Compatibilitate gama	Spacial (Spacial SM)
Locul de montare	Front and rear of enclosure
Directie de instalare	Vertical
Compozitie dispozitiv	Suruburi de fixare 2 profile
Cantitate pe set	Set de 1
Material	Otel
Finisare suprafata	Galvanizat
Mod de fixare	Cu surub - on screws of hinges and latches locatie
Inaltime	Nominal: 2000 mm Real: 1906 mm
Latime	42 mm
Adancime	24,5 mm
Grosime	1,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3 cm
Latime prima forma de impachetare	5 cm
Lungime prima forma de impachetare	191 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,138 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	35 cm
Latime a doua forma de impachetare	200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120 cm
Greutate a doua forma de impachetare	345,8 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------