


Product data sheet

Characteristics

NSYSPF6100

PLINTA FRONTALA 600X100

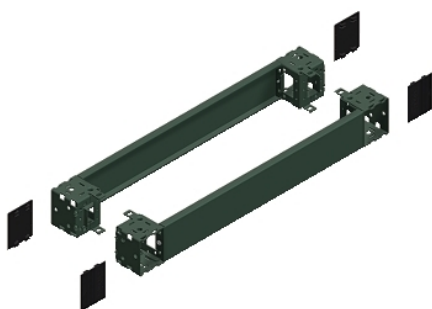

Prezentare generala

Termen de livrare Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni

Principal

Gama	Spacial
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta	Front and rear plinth
Aplicatie	PC application Aplicatie electronica Multifuncțional Aplicatie compartimentata
Dimensiunile nominale ale carcasei	-
Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare 4 corner cover 1 panou frontal 1 panou spate 4 corner
Compatibilitate gama	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SD) Spacial (Spacial S3D)
Suport de montare	Plinth side panels

Suplimentar

Mod de fixare	Cu element de fixare - pe structura locatie
Culoare	Gri (RAL 7022)
Finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
Incarcare permanenta permisa	1300 kg
Inaltime	100 mm
Latime	Nominal: 600 mm

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 (complete plinth)
Grad de protectie IK	IK10

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,000 cm
Latime prima forma de impachetare	20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	61,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,309 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	72
Inaltime a doua forma de impachetare	160,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	323,248 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------