


Product data sheet

Characteristics

NSYTRAABV35

Nsytr Oprire Capat Cu Surub 9,5 Mm Pentru Sina Dins 35Mm

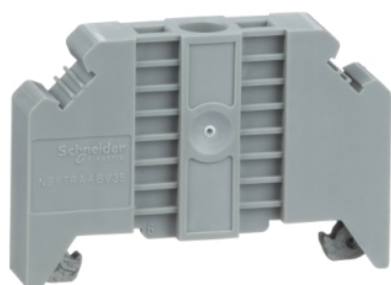

Principal

Gama	Linergy
Nume produs	TR
Tip produs sau componenta	End stop
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesorii pentru montaj
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub terminal block TRP push-in terminal block TRR bornă cu arc terminal block TRH IDC terminal block
Lungime	50,5 mm
Grosime	9,5 mm

Suplimentar

Mod de montare	Cu suruburi
Cantitate pe set	Set de 50
Greutate neta	14,8 g
Culoare	Gri

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	14,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	0,95 cm
Latimea formei de impachetare 1	3,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	4,9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	1150
Greutatea formei de impachetare 2	17,61 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3	50
Greutatea formei de impachetare 3	748,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3	3,7 cm
Latimea formei de impachetare 3	10,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3	24,5 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------