

Product data sheet

Characteristics

RGZE1S48M

Soclu Rgz, Contact Separat -5 A, 250 V,
Conector cu surub



Principal

Gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta	Priza
Aranjare borne de contact	Separat

Suplimentar

Compatibilitate produs	Relevu ambroabil RXG cu 2 C/O contact
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 KV între bobină și contact with Izolatie marita 4 KV între contacte with Izolatie de baza 4 KV între poli with Izolatie de baza 4 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[In] curent nominal	5 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
Rigiditate dielectrică	5 KV între bobină și contact with Izolatie marita 2,5 KV între contacte with Izolatie de baza 3 KV între poli with Izolatie de baza 3 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Borne cu suruburi, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Borne cu suruburi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Tip surub	M3

Mediu

Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Umiditate relativa	10...85 %
Standarde	CSA C22.2 No 15 IEC 61984 UL 60947-1
Certificari produs	EAC CE CSA UL DNV-GL
Grad de protectie IP	IP20
Categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	39,7 g
Înălțimea formei de impachetare 1	6,15 cm
Latimea formei de impachetare 1	1,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	445,0 g
Înălțimea formei de impachetare 2	7,8 cm
Latimea formei de impachetare 2	8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2	16,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	1440
Greutatea formei de impachetare 3	73,3 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	77 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensions

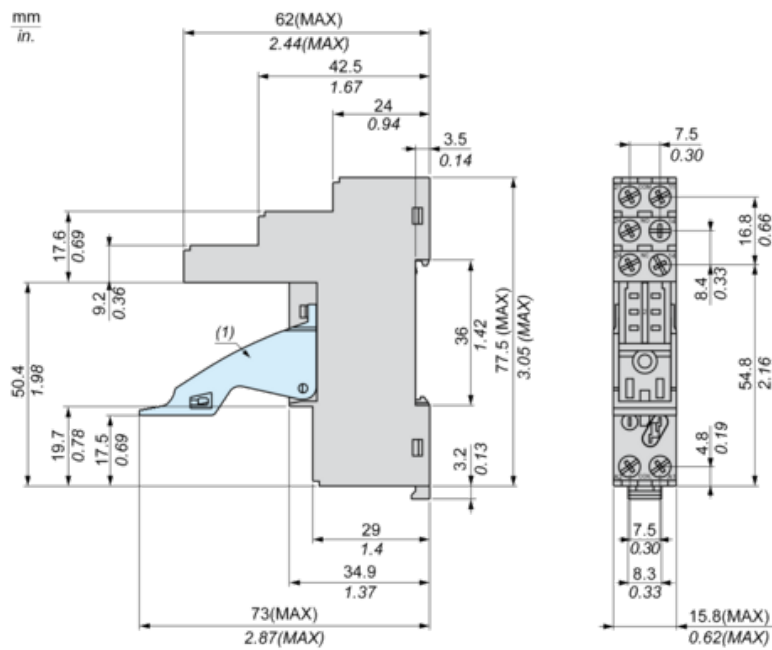

(1) Maintaining clamp

Wiring Diagram

