

Product data sheet

Characteristics

RPZ4DA

Adaptor Montaj pentru Sina din, pentru Soclu
Releu Putere Rpz



Principal

Gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta	Mounting adaptor
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de montaj
Denumire accesorii/ piese separate	Adaptor de montare pentru sine DIN
Nume scurt al dispozitivului	RPZ
Cantitate indivizibila de vanzare	20

Suplimentar

Destinatie produs	RPM relay
Compatibilitate produs	Releu ambroabil RPM cu 4 C/O contact
Forma a pinului	Plat
Greutate neta	0,006 kg
Grup de produse	RPM_4_C/O_DIN

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	4,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	11,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	1,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	12,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	150 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	300
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	15 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,7 kg


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale


Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensions

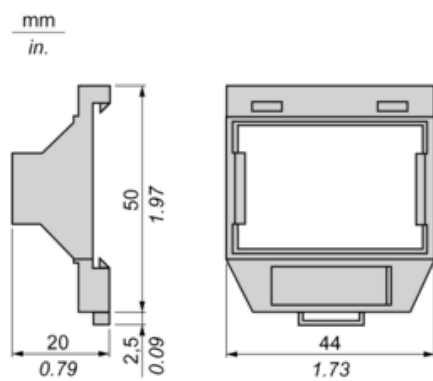

Mounting

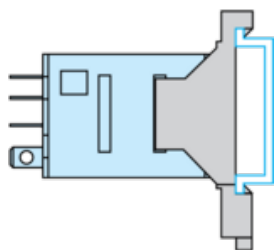

With this mounting type, test button becomes inaccessible