


Product data sheet

Characteristics

SDN0400423

Sedna - Comutator 1 Pol 2 -Cai - 16Ax Fara Cadru Crem

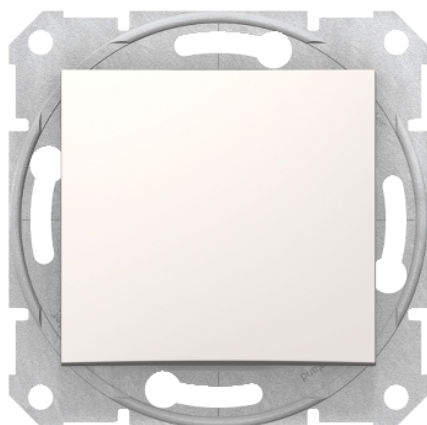

Principal

Range name	Sedna
Gama	Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Function	Cu revenire
Delivery form	Fara rama
Curent nominal	16 AX la 250 V c.a.

Suplimentar

Kind of terminals	Borna fara surub
Segment de piata	Rezidențial Clădiri comerciale mici
Tip de accesorii / piese separate	Gheara si surub pentru mecanism
Gama de puteri	3680 W
Wire structure	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	12 mm
Material of visible parts	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Lucios
Mod de fixare	Claws, span of claws working range: 51...70 mm Screws
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Greutate neta	0,055176 kg

Mediu

Certificari produs	GOST-R
Standarde	SR EN 60669-1
Conformity mark	CE
Grad de protectie IP	IP20

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	57 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,1 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------