


Product data sheet

Characteristics

SDN1500147

Sedna, Comutator 1 Pol 2 Cai, 10Ax Lumina
Localizator, fara Cadru Bej

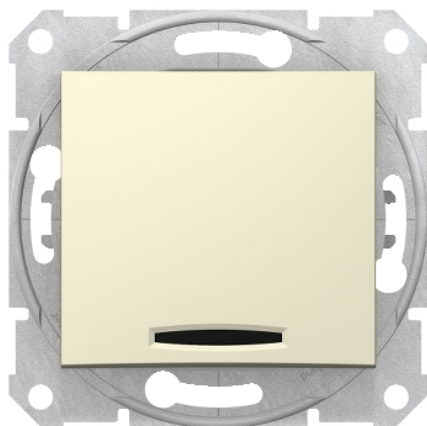

Principal

Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului	Control
Functie	Cap scara
Culoare	Bej

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Finisare suprafata	Lucios
Tip borne	Borna fara surub
Tip de accesorii / piese separate	Gheara si surub pentru mecanism
Gama de puteri	2300 W
Structura cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	12 mm
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	37 mm
Adancimea partii vizuale	12 mm
Greutate neta	0,07565 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Marca de conformitate	CE
Certificari produs	GOST-R
Standarde	SR EN 60669-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm

Greutate prima forma de impachetare	61,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	693,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,974 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------