


Product data sheet

Characteristics

SDN5200168

Sedna - Priza Tel+Date - Rj11 + Rj45 Cat.6 Utp
Fara Rama Titan

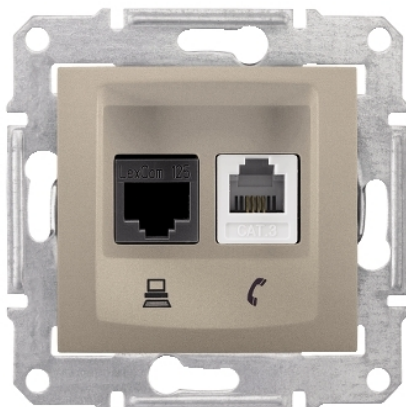

Principal

Gama	Sedna
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Comunicare
Function	Priză telefon și date
Delivery form	Fara rama
Tip priza telefon	RJ11
Data connector type	RJ45 - category 6 UTP
Cover plate color	Titan

Suplimentar

Numar priza	2
Wire structure	Rigid
Kind of terminals	Borne cu suruburi RJ11 Borne cu suruburi RJ45
Material of visible parts	Termoplastice stabilizate ABS-UV
Finisaj suprafata	Lucios
Directie de instalare	Drept
Installation	Ingropat
Mod de fixare	Claws, span of claws working range: 48...81 mm Screws
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Greutate neta	0,05886 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	60 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,1 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------