


Product data sheet

Characteristics

SDN5400123

Sedna, lesire Dubla Difuzor, fara Cadru Crem

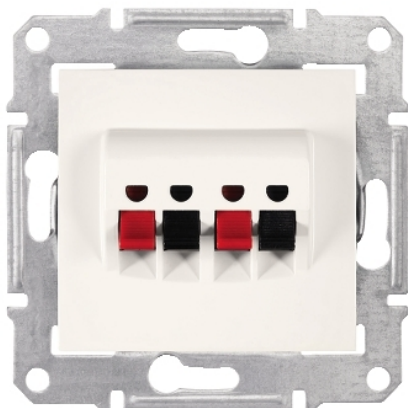

Principal

Gama	Sedna
Funcție	Priza boxa
Forma de livrare	Fara rama
Tip borne	Borna fara surub

Suplimentar

Numar priza	2
Fixarea mecanismului	Suruburi si gheare
Capacitatea borna	1 cablu(ri) 1,5 mm ²
Structura cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	7 mm
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clesilor:51...70 mm Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	44,5 mm
Adancimea partii vizuale	24,7 mm
Greutate neta	0,05839 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,4 cm
Latime prima forma de impachetare	7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,1 cm
Greutate prima forma de impachetare	58,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,4 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,5 cm

Greutate a doua forma de impachetare	591,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,212 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------