


Product data sheet

Characteristics

SDN6000321

Sedna, Termostat Podea, 10A fara Rama Alb

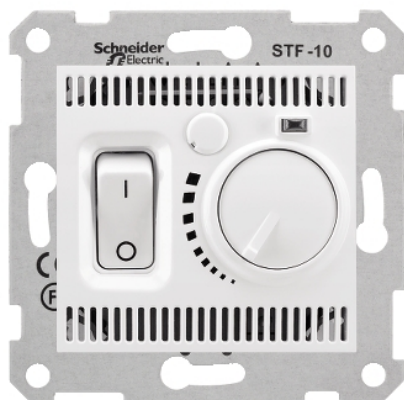

Principal

Gama	Sedna
Functie	Termostat
Aplicatie a dispozitivului	Pardoseala
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentar

Culoare	Alb (RAL 9003)
Curent nominal	10 A la 230 V c.a. 50 Hz
Gama de puteri	2300 W
Precizie de masurare	1 °C
Capacitatea borna	1 cablu(ri) 2,5 mm ²
Structura cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Tip borne	Borne
Gama de setare a temperaturii	5...50 °C
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Instalare	Incastrat
Mod de fixare	Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	43,5 mm
Adancimea partii vizuale	17,7 mm
Greutate neta	0,21704 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Marca de conformitate	CE
Standarde	EN 60730-2-9

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm

Greutate prima forma de impachetare	144,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	20,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,289 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,961 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------