


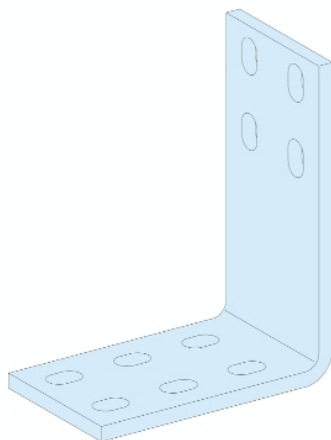

### Produktdata

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj                  | Linerger                                                               |
| Produktområde                  | Linerger TB                                                            |
| Typ av produkt eller komponent | Anslutningsplatta                                                      |
| Tillbehör / separat kategori   | Tillbehör skensystem                                                   |
| Serie kompatibilitet           | Prisma Prisma P kapsling<br>Linerger Linerger TB PE-ledare platt skena |
| Produktdestination             | Skena                                                                  |

### Teknisk data

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Apparatanlutning-kapsling | PE bar horisontell<br>PE bar vertikal |
| Kvantitet per set         | Sats om 2                             |
| Höjd                      | 85 mm                                 |
| Bredd                     | 105 mm                                |
| Djup                      | 50 mm                                 |
| Produktens vikt           | 0,84 kg                               |
| Färg                      | Naturell                              |

### Förpackningsinformation

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Förpackningstyp 1            | PCE      |
| Antal i Förpackning 1        | 1        |
| Förpackning 1 höjd           | 5,0 cm   |
| Förpackning 1 bredd          | 12,5 cm  |
| Förpackning 1 djup           | 13,0 cm  |
| Förpackning 1 vikt           | 840,0 g  |
| Förpackningstyp 2            | S02      |
| Antal i Förpackning 2        | 10       |
| Förpackning 2 höjd           | 15,0 cm  |
| Förpackning 2 bredd          | 30,0 cm  |
| Förpackning 2 djup           | 40,0 cm  |
| Förpackning 2 vikt           | 8,7 kg   |
| Förpackningstyp 3            | P12      |
| Number of Units in Package 3 | 80       |
| Förpackning 3 höjd           | 75,0 cm  |
| Förpackning 3 bredd          | 80,0 cm  |
| Förpackning 3 djup           | 120,0 cm |
| Förpackning 3 vikt           | 67,2 kg  |

## Hållbarhetsinformation

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus                  | Green Premium-produkt                                                                                          |
| Innehåller ej REACh SVHC-ämnen     | Ja                                                                                                             |
| EU RoHS-direktiv                   | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja                                                                                                             |
| Kvicksilverfri                     | Ja                                                                                                             |
| RoHS-förordning Kina               | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>                                                                          |
| RoHS-undantagsinformation          | <a href="#">Ja</a>                                                                                             |
| Miljöupplysning                    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                             |
| Cirkulationsprofil                 | <a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>                                                                  |
| Halogeninnehåll                    | Produkt med halogenfria plastdelar                                                                             |