


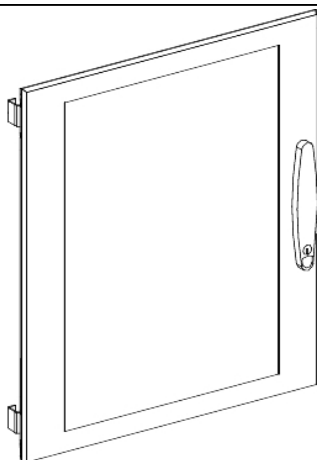

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Dörr
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Erhållen utrustning	Dörr Vridhandtag Nyckellås (nyckel 405) Övriga lås och tillbehör beställs separat Gångjärn 2
Montage kapsling	Yta Tätningssats
Typ av dörr	Transparent
IP-kapslingsklass	IP30

Teknisk data

Installationsbeskrivning	Pack kapsling - bredd 555 mm Utbyggnadsenhet - bredd 555 mm
Dörröppningssida	Reversibel
Antal lås	1
Dörröppningsvinkel	130 °
Antalet moduler (18 mm) per rad	24
Totalt antal 18 mm moduler	72
Antal vertikala moduler (50 mm)	12
Antal horisontella rader	3
Kapslingsmaterial	Polyamid handtag: Glas Behandlad stålplåt täckram:
Kvantitet per set	1 st
Höjd	630 mm
Bredd	550 mm
Djup	22 mm
Produktens vikt	4,2 kg
Material	Glas
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)

Miljö

IK-skyddsgrad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,0 cm
Förpackning 1 bredd	59,0 cm
Förpackning 1 djup	67,0 cm
Förpackning 1 vikt	4,11 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	97,5 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	126,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------