



Produktdata

Produktområde	Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent	Analog utgångsmodul

Teknisk data

Analoga utgångar	4
Addresseringsbehov	4 utgångsord
Loopspänning	12...30 V DC
Maximum voltage drop	<30 V 20 mA
Analoga utgångars område	4...20 mA 0...4096 räkningar, 12 bits bipolar ström
Noggrannhetsfel	+/- 0,20% av full skala vid 25 °C
Linearity	+/- 1 LSB
Noggrannhetsdrift pga temperatur	+/- 0,004 % av full skala/°C +/- 0,007 % av full skala/°C maximum
Isolation mellan kanaler	500 V 47...63 Hz AC 750 V för 1 minut DC
Uppdatering tid	3 ms
Inställning tid	900 µs to +/- 0,1 % av det slutliga värdet
Feltyp	Öppen krets 4...20 mA
Strömkrav buss	480 mA
Maximal effektförlust i W	5,3 W
Externkraft krav	12...30 V
Märkning	CE
Lokal indikering	1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv): 1 LED (röd)extern fel: 4 LED (grön)kanal är påslagen: 4 LED (röd)kanalfel:
Modulformat	Standard
Produktens vikt	0,3 kg

Miljö

Produktcertifieringar	FM Class 1 Division 2[RETURN]cUL
Standarder	CSA C22.2 No 142 UL 508
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemperatur vid drift	0...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % utan kondens
Arbets höjd över havet	<= 5000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,8 cm
Förpackning 1 bredd	16,5 cm
Förpackning 1 djup	31,5 cm
Förpackning 1 vikt	457,0 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Racks for Modules Mounting


Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

Analog Output 4-Channel Current Module

Wiring Diagram

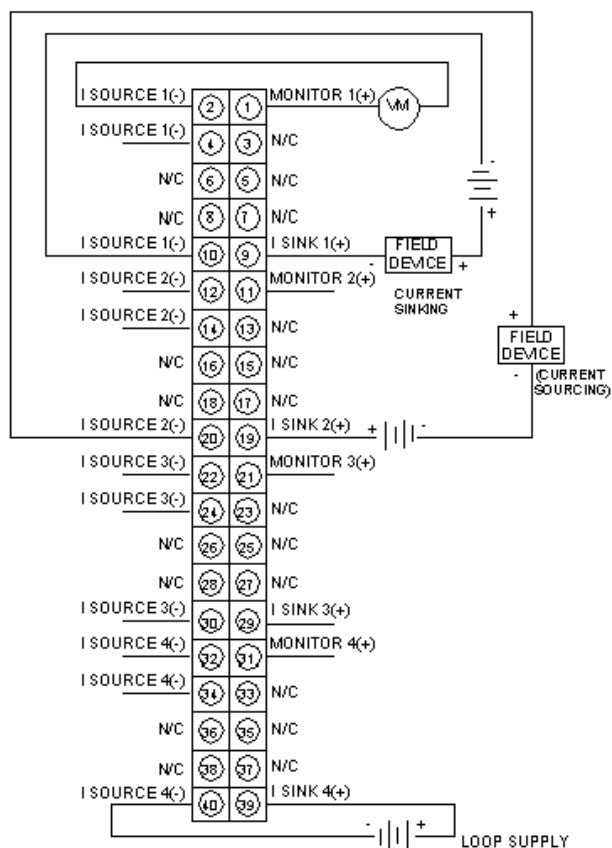

N/C Not Connected