

ETB1EM16EPP0

I/O distribuerad digital ingångsmodul, Modicon
ETB, 16 ingångar, 24 V DC, Modbus TCP/IP



Produktdata

Produktområde	Modicon ETB
Typ av produkt eller komponent	I/O distribuerad modul
Antal ingångskanaler	16
Typ av modul	Modbus TCP/IP

Teknisk data

Ingångstyp	Kontakt
Ingånglogik	Positiv
Maximal svarstid	2,5 ms
Utgångsström	2 A per modul 8 A per utgång
Utgångsskyddstyp	Mot kortslutning
Switch frekvens	200 Hz
Kortslutningsström	6,5 A
[Us] matningsspänning	24 V DC
Typ av kontakt	M12
Standarder	IEC 60068-2-8 IEC 60529

Miljö

IP-kapslingsklass	IP67
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Vibrationsbeständighet	10 gn


Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,1 cm
Förpackning 1 bredd	6,2 cm
Förpackning 1 djup	22,5 cm
Förpackning 1 vikt	570,0 g

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Dimensions

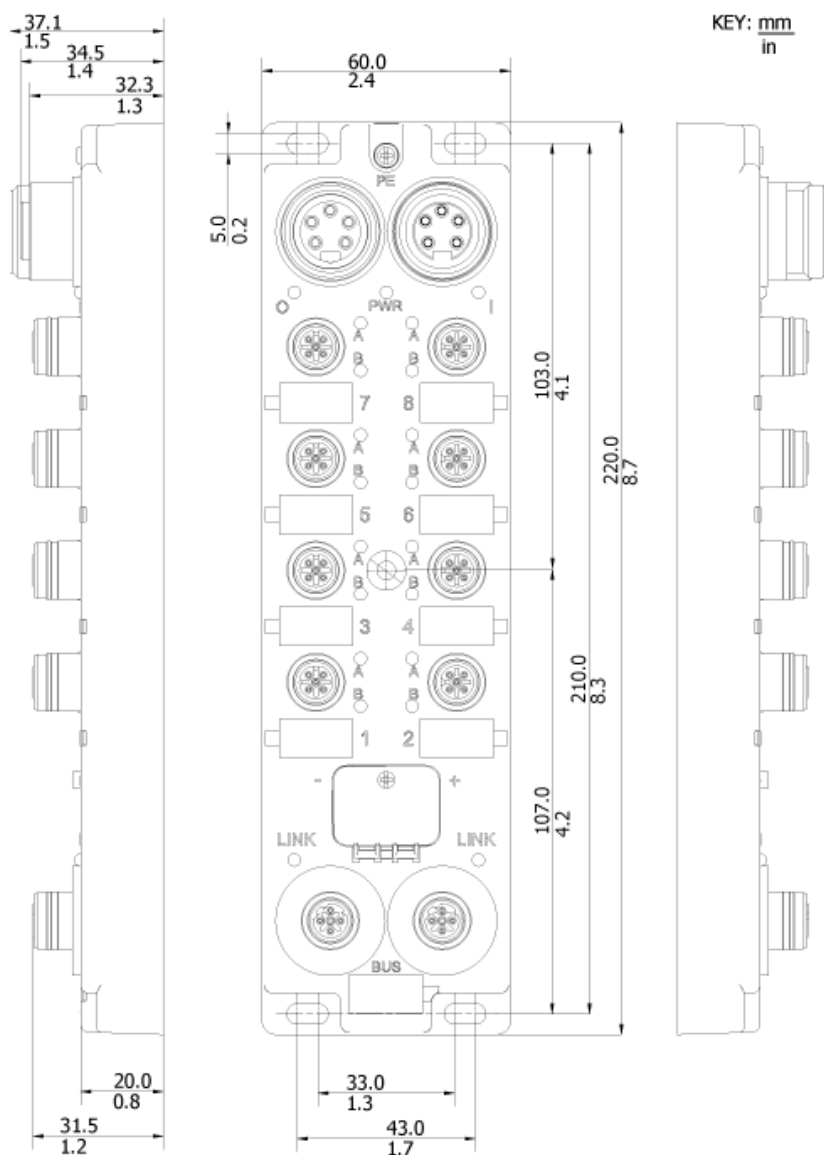


I/O Assignments

Select the number of inputs/outputs according to the product characteristics in order to get the I/O assignment.

8 In 8 Out	12 In 4 Out	16 In	Point	Connector Number		Connector Number	Point	16 In	12 In 4 Out	8 In 8 Out
Out 6	Out 2	In 14	7B 2	Port 7		Port 8	8B 2	In 16	Out 4	Out 8
Out 5	Out 1	In 13	7A 4				8A 4	In 15	Out 3	Out 7
Out 2	In 10	In 10	5B 2	Port 5		Port 6	6B 2	In 12	In 12	Out 4
Out 1	In 9	In 9	5A 4				6A 4	In 11	In 11	Out 3
In 6	In 6	In 6	3B 2	Port 3		Port 4	4B 2	In 8	In 8	In 8
In 5	In 5	In 5	3A 4				4A 4	In 7	In 7	In 7
In 2	In 2	In 2	1B 2	Port 1		Port 2	2B 2	In 4	In 4	In 4
In 1	In 1	In 1	1A 4				2A 4	In 3	In 3	In 3

Power Connectors

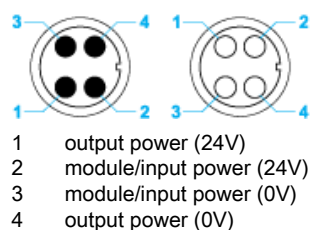

2-Input Port

IEC Wiring Diagram with 2 Sensors

