


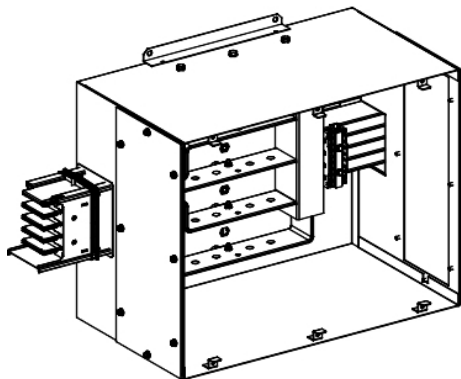

Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KS
Enhetens korta namn	KSA
Produktkompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Typ av erbjudande	Classic
Typ av produkt eller komponent	Inmatningslåda
Stångmaterial	Aluminium
[Ie] märkdriftström	1000 A
Ue märkspänning	230...690 V
Antal kretsar	1
Kanalskenans polaritet	3L + N + PE
Skyddstyp	Utan skydd
Manövertyp	Utan
Färg	Vit (RAL 9001)

Teknisk data

Tillgänglig utrustning	Ändavslutning
Placering (vid montage)	Mitt
Montagesätt	Med skruv
Montagefästen	Skena
Material i brytare	Metall
Anslutningsplintar	Kabelsko för 240 mm ² flexibel Kabelsko för 300 mm ² solid
Bredd	1101 mm
Djup	411 mm
Höjd	563 mm
Produktens vikt	43 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	89,0 cm
Förpackning 1 bredd	62,0 cm
Förpackning 1 djup	127,0 cm
Förpackning 1 vikt	56,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
BVB	 Rekommenderad
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvikksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------