


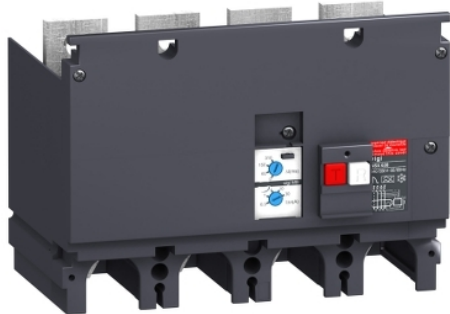

Produktdata

Produktområde	ComPact NSX400...630
Produktfamilj	Compact
Typ av produkt eller komponent	Vigi modul
Enhetsapplikation	Kablar
Serie kompatibilitet	Compact Compact NSX400 effektbrytare Compact Compact NSX630 effektbrytare
Antal poler	4P
[In] märkström	400 A 630 A
Jordfelsmodul modulsnamn	MB
Jordfelsbrytare klass	Klass A
Jordfelsskydd känslighetsjustering	5 justerbara inställningar
Känslighet jordfelsström	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Jordfelsbrytare tidsfördröjning	4 justerbara inställningar
[IΔt] jordfelsskydd tidsfördröjning	60 Ms 150 Ms 310 Ms 0 ms

Teknisk data

Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	440...550 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
Jordfelsskydd	Med
Max bryttid	800 ms
Överspänningskategori	Klass II

Miljö

Skyddsklass elektrisk chock	Klass II
Standarder	IEC 60947-2

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------