


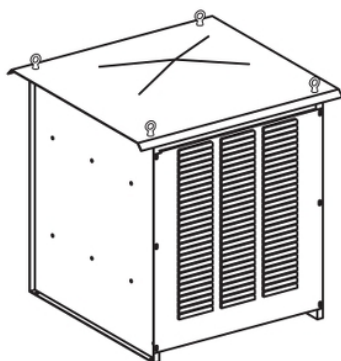

Produktdata

Produktområde	Altivar
Kompatibilitetsintervall	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71
Produktkompatibilitet	ATV61HC11N4 ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV71HD90N4 ATV71QD90N4
Resistansvärde	2,75 Ohm

Teknisk data

Tillgänglig medeleffekt	25 kW vid 50 °C
Elektrisk anslutning	M10 bar tråd för omvandlare
Skyddstyp	Värmeskydd via termisk överlastrelä
Bredd	890 mm
Höjd	690 mm
Djup	540 mm
Produktens vikt	80 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP23
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	0...50 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	81,0 cm
Förpackning 1 bredd	58,0 cm
Förpackning 1 djup	92,0 cm
Förpackning 1 vikt	102,0 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------