


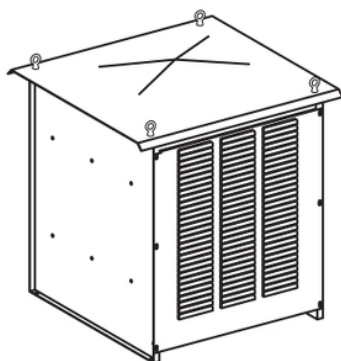

Produktdata

Produktområde	Altivar
Kompatibilitetsintervall	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 61
Produktkompatibilitet	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC16N4 ATV71QC16N4
Resistansvärde	2,1 Ohm

Teknisk data

Tillgänglig medeleffekt	44 kW vid 50 °C
Elektrisk anslutning	M10 bar tråd för omvandlare
Skyddstyp	Värmeskydd via termisk överlastrelä
Bredd	1040 mm
Höjd	1150 mm
Djup	620 mm
Produktens vikt	104 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP23
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	0...50 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	124,0 cm
Förpackning 1 bredd	67,0 cm
Förpackning 1 djup	116,0 cm
Förpackning 1 vikt	110,0 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------