


## Технические данные продукта

### Характеристики

# MGU6.002.567

## Рамка, 1 место, хамелеон песчаный/ бежевый

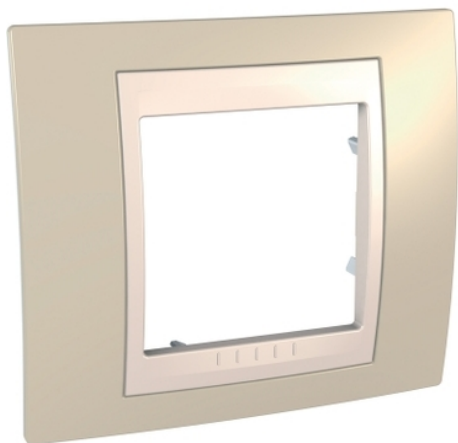

### Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	1-постовая
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Sand
Декоративный цвет	Слоновая кость

### Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	90 мм
Глубина	14 мм
Вес нетто	0,022 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

### Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Бензин Масло Спирт Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Ацетон Жидкое мыло Белизна

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	19,7 г
Высота упаковки 1	1,3 см
Ширина упаковки 1	8 см
Длина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	251,33 г
Высота упаковки 2	6,9 см

Ширина упаковки 2	12,6 см
Длина упаковки 2	18,5 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	160
Вес упаковки 3	4,383 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------