


Product data sheet

Characteristics

NU7002C

Noua Unica, Suport fixare zamak+capac
protectie 2m

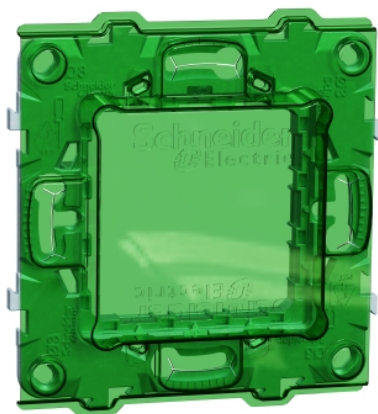

Principal

Gama de produse	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta	Suport de fixare
Numar module	2 module (1 post)
Numar de posturi	1 post
Mod de fixare	Suruburi sau gheare

Suplimentar

Echipament furnizat	Capac de protectie
Suport de montare	Universal
Material	Zamak
Standarde	IEC 60884-1 SR EN 60669-1
Adancime	11,2 mm
Latime	75 mm
Inaltime	75 mm
Greutate neta	0,033 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,100 cm
Latime prima forma de impachetare	7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	37,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	21,300 cm

Greutate a doua forma de impachetare	413,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,320 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------