


Product data sheet

Characteristics

NU800644

Noua Unica, Doza montaj PT 3post Unica Studio, bej

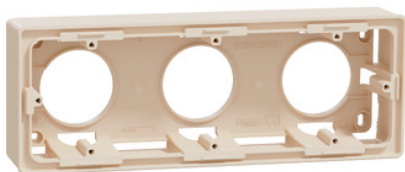

Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Doza de instalare
Denumire	Unica Studio
Numar module	3 x 2 module
Numar de posturi	3 posturi
Mod de fixare	Suruburi

Suplimentar

Montare dispozitiv	Suprafata
Intrare pentru cablu	6 predecupari
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Standarde	IEC 60884-1 SR EN 60669-1
Adancime	40 mm
Latime	225 mm
Inaltime	83 mm
Greutate neta	0,117 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,3 cm
Latime prima forma de impachetare	22,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4 cm
Greutate prima forma de impachetare	117 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	11,2 cm

Latime a doua forma de impachetare	12 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	352 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	40 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,072 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------