


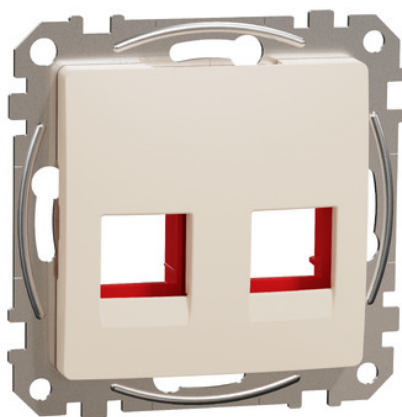

Principal

Gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Functie	Placa centrala
Forma de livrare	Rama cu suport de fixare
Destinatia produs	Priza RJ45
Numar priza	2
Compatibilitate produs	Mufa modulara krone Cat. 5e UTP Mufa modulara krone Cat. 6 UTP
Culoare	Bej (RAL 1013)
Montare dispozitiv	Incastrat

Suplimentar

Tratament suprafata	Netratat
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clesilor: 51...80 mm Suruburi
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Adancime	23 mm
Adancimea partii vizuale	7 mm
Greutate neta	0,033 kg
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Grad de protectie IK	IK02

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	34,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	771,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04

Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,902 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------