


Gegevensblad product

Kenmerken

718632

WIBE - Glijmoer - M8 - Staal - Thermisch verzinkt

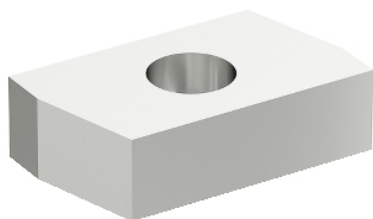

Hoofd

Range	Wibe
Range of product	Wibe-kabelladders
Product or component type	Moer aan achterzijde
Mounting location	Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken

Complementair

Bestemming product	Kabelladder met geperforeerde sporten
Material with surface treatment	Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class	C3/C4
Type schroefdraad	M8
Steek as spileindschakelaar	1,25 mm
Gewicht product	2,5 kg / set van 100
Market segment	Klein commercieel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	1,5 cm
Package 1 Length	3 cm
Package 1 Weight	20 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist