


Gegevensblad product

Kenmerken

CSU76691230

ES 114 - Eindplaat - 120x60mm -
63x123x66mm - RVS

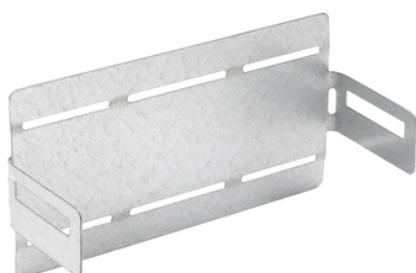

Hoofd

Product or component type	Aanslag
---------------------------	---------

Complementair

Regeling	Vast
Mounting mode	Insteek
Bestemming product	Kabelgoot ES114 H= 60 mm W= 120 mm
Bevestigingsmethode	Met schroef
Materiaal	Roestvrij staal AISI 304
Height	64 mm
Width	123 mm
Depth	66 mm

Omgeving

Atmosferische corrosiviteitscategorie	C5-I
Milieu-eigenschappen	Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Gewicht product	0,2 kg / set van 1

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist