


Gegevensblad product

Kenmerken

INS5596100

Stago - WGX-KH65 - Scheidingsschot - Enkel - 19x55x1500mm - Staal -Verzinkt

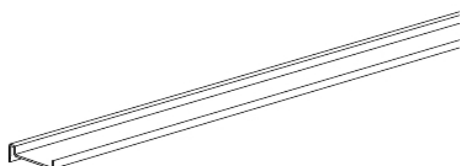

Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Kabelrek
Kleurtint	Ongelakt
Quantity per set	18 m

Complementair

Grootte opening vooraan	80 mm
Bevestigingsmethode	Vastgedrukt
Materiaal	Plaatstaal met zinkcoating
Lengte	1500 mm
Height	19 mm
Width	55 mm
Compatibility code	WGX-KH65

Omgeving

Standards	EN 50085-1:2005
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,9 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	150 cm
Package 1 Weight	660 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist