


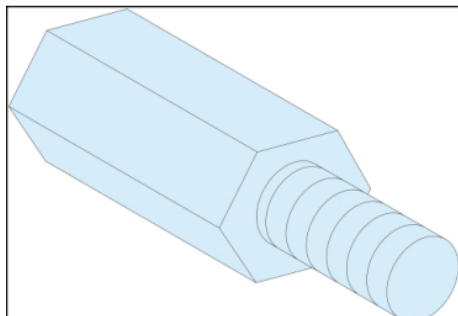

Principal

Gama	Prisma
Gama de produse	Prisma P Prisma G
Tip produs sau componenta	Saibe hexagonale
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	Prisma (Prisma P) dulap Prisma (Prisma G) montant capac fata
Conectare aparat din dulap	Bara de impamantare vertical cu suruburi

Suplimentar

Mod de montare	Cu suruburi
Suport de montare	Stâlpi funcționali
Descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Firida Jgheab dulap
Filet ISO	M5
Cantitate pe set	Set de 4
Înălțime	23 mm
Greutate neta	0,04 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	0,3 cm
Latime prima forma de impachetare	2,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	10 cm
Greutate prima forma de impachetare	40 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Înălțime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,17 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Înălțime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	18,72 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen