


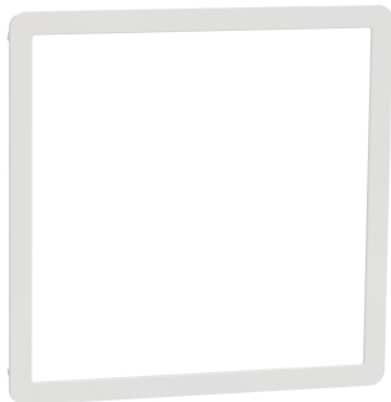

Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Dekorativní rámeček
Označení řady	Unica Studio
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Dekorační barva	Bílá Bílá (RAL 9003)
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Materiál	ASA + PC: dekorativní rámeček ABS (akrylonitril butadien-styren): dekorativní rámeček
Hloubka	3,8 mm
Šířka	51,2 mm
Výška	51,2 mm
Hmotnost přístroje	0,025 kg
Barevný odstín	Bílá

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Odolný UV Tekuté mýdlo Benzín Kapalina na čištění oken Olej Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	0,4 cm
Šířka balení 1	5,12 cm
Délka balení 1	5,12 cm
Hmotnost balení 1	3 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	7 cm
Šířka balení 2	7,6 cm
Délka balení 2	8,9 cm
Hmotnost balení 2	90 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	760

Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	3,861 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------