


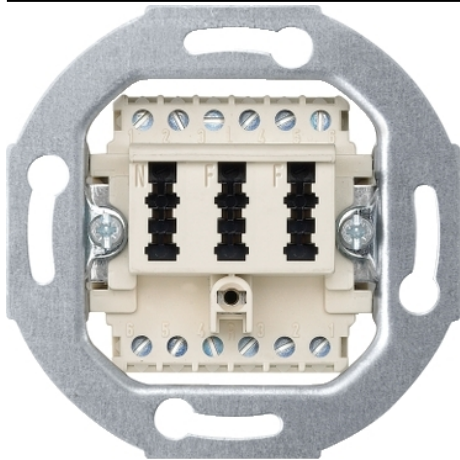

### Hauptmerkmale

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Baureihe                                | Merten                           |
| Baureihe                                | Merten inserts                   |
| Produktname                             | Flush-Mounted Inserts            |
| Produkt- oder Komponententyp            | Einsatz für TAE-Telefonsteckdose |
| Gerätedarstellung                       | Mechanismus                      |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose | Mit Ringträger                   |

### Zusatzmerkmale

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
| Material          | Kunststoff<br>Metall        |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,700 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,100 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,100 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 44,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 7,700 cm  |
| VPE 2 Breite  | 16,300 cm |
| VPE 2 Länge   | 27,600 cm |
| VPE 2 Gewicht | 534,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 50        |
| VPE 3 Höhe    | 20,100 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,700 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,056 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                           |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                              |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                              |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                                                               |
| Umweltproduktdeklaration        |  Produktumweltprofil                                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|