


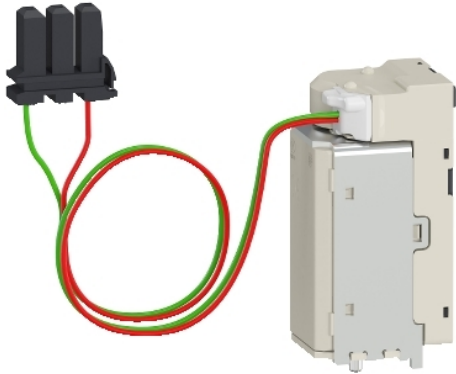

Hauptmerkmale

Maximum response time	45 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1
Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Geräteanwendung	Sicherheit
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Unverzögert

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Standard
[Un] voltage power supply	200 - 250 V AC 50/60 Hz 200 - 250 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Einschubtechnik

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	177,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------