


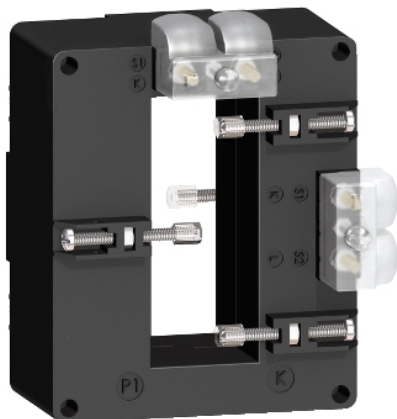

Principal

Alcance	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0,5 a 10 VA Classe 1 a 15 VA
[In] corrente nominal	1000 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizado para barramento
Rácio do transformador de corrente	1000/5
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	60 kA
Dinâmico corrente suportável	2.5 Ith
Factor de segurança	5
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] tensão estipulada de isolamento	3 kV
Modo de montagem	Montagem interna
Suporte de montagem	Barramento
Largura	Fora: 96 mm Interno: 35 mm
Altura	Fora: 116 mm Interno: 84 mm
Profundidade	Frame : 40 mm Total : 78,4 mm
Peso líquido	0,611 kg
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	3 kV
Classe de isolamento eléctrico	Classe B
Abertura de barras	84 x 34
Selagem	Sim

Ambiente

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificações de produtos	CE
Grau de proteção IP	IP20
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,7 cm
Package 1 Width	10,4 cm
Package 1 Length	13,7 cm
Package 1 Weight	590,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,605 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------