


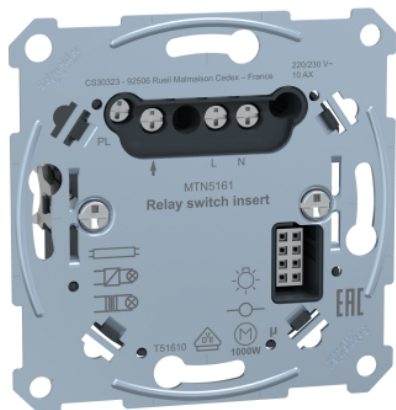

Principal

Alcance	Merten
Compatibilidade de gama	PlusLink
Tipo de produto ou componente	Unidade de controlo multifunções
Apresentação do dispositivo	Mecanismo de fixação de quadro

Complementar

Aplicação do aparelho	Light control
Tipo de tecnologia	Relay
Montagem de dispositivos	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos e garras
Número de rocker	1
Tipo de carga	Resistiva 2200 W Halógeno LV 500 VA Halógeno 2000 W Transformador eletrónico 1050 W Motor 1000 VA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	220/230 V AC 50/60 Hz
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...35 °C
Índice de protecção IP	IP20
Altura	71 mm
Largura	71 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	138,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	20,000 cm
Package 2 Width	30,900 cm
Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	7,334 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------