


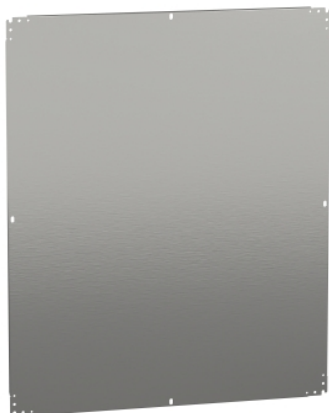

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás	Többcélú
Szekrény névleges méretei	- H: 1000 mm W: 1200 mm - H: 1200 mm W: 1000 mm
Szerelési hely	Lépcsős csúszka Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Szerelőlemez leírás	Teli
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3XEX Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavar nélküli - csavartípus M8 Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény	180 kg
Magasság	1150 mm
Szélesség	950 mm
Vastagság	1,8 mm
Nettó súly	21,884 kg
Különböző sajátosság	Beépítés megfordított méretekkel rendelkező szekrényekbe

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,2 cm
1. csomag szélessége	95,0 cm
1. csomag hossza	114,5 cm
1. csomag súlya	20,986 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	58 cm
2. csomag súlya	293 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------