


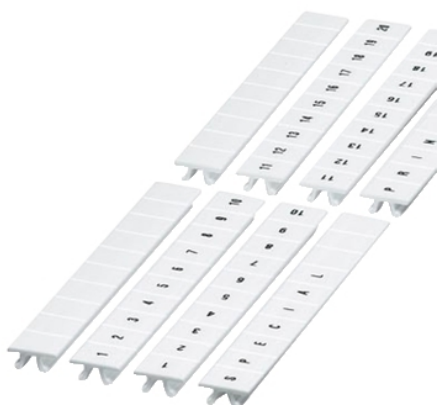

Principal

Nome do produto	Lineryg TR
Alcance	Lineryg
Tipo de produto ou componente	Módulo master
Nome abreviado do equipamento	TRA
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de marcação
Compatibilidade de produtos	Bloco de terminais
Cor de fundo	Branco
Marcação	91...100
Tamanho	8 mm
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Complementar

Tipo de marcação	Numérico
Cor da Marcação	Preto
Material	Poliamida 6/6
Peso líquido	2 g

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	17 cm
Package 1 Weight	2 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	30 g
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	1,8 cm
Package 3 Width	3,6 cm
Package 3 Length	8,3 cm
Package 3 Weight	22 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------