



Peso líquido	6,6 g
Descrição de terminais ISO nº 1	(1-2-4)OC

## Ambiente

Índice de protecção IP	IP40
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...125 °C
Marcação	CE
Normas	UL 1054 EN 60947-5-1 CURus IEC 60947-5-1 EN 61058

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,800 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,414 kg


## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

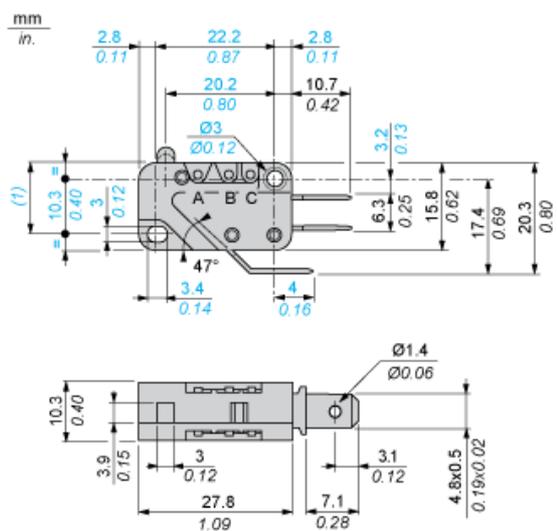


(1) Máx. 13,2

---

Diagrama de fiação


---

CO de haste única ação de clique

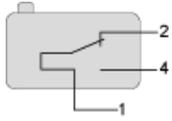

- 1: Preto
- 2: Cinza
- 4: Azul

Curvas de operação

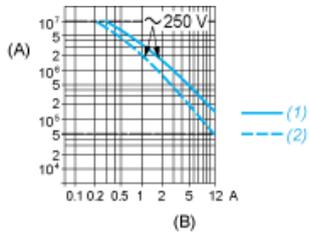

- (A) Número de ciclo
- (B) Corrente
- 1: Circuito resistivo
- 2: Circuito indutivo