

XVC1M3HK

Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop,
1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó,
hangjelzővel, 100-240VAC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC1
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Hangjelzés	Sziréna
Szerelési átmérő	100 mm
Komponens neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld
[Us] névleges tápfeszültség	100...277 V
Tápfeszültség típusa	AC
Zajszint	0...102 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék szerelése	Bázison
Kábel keresztmetszete	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
AWG mérőszám	AWG 18...AWG 3 AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	500 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Áramfelvétel	320 mA
Villanási frekvencia	0,7...3 Hz
Nettó súly	2,08 kg
Magasság	449 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,000 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	65,000 cm
1. csomag súlya	4,125 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	25,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.

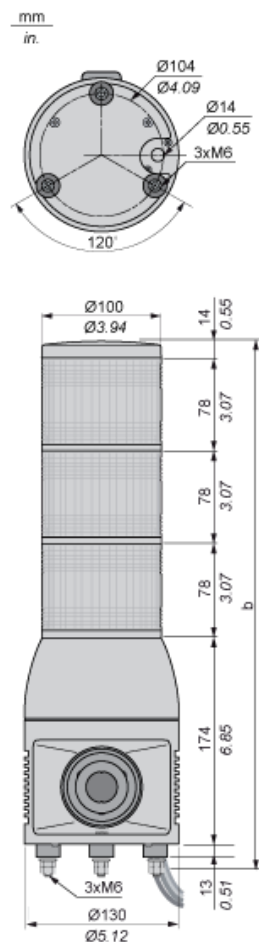

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

