



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Componentes de cablagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Ligador
Ligação elétrica	Conector fêmea em cotovelo M8, 3 pinos
Material de fazer colar	Metal
LED de estado	Sem
Ligação de cabo	Terminal de solda / tamanho do fio <0,25 mm ² / capacidade de aperto 5 mm

Complementar

Tipo de buçim	M9,5
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	60 V CA 75 V CC
[In] corrente nominal	4 A
Material do quadro	Plástico
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Resistência de contacto	5000 μOhm
Peso líquido	0,01 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP67
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	2,600 cm
Package 1 Length	7,300 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	616,000 g


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

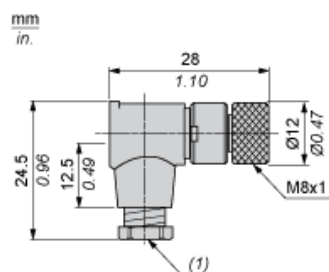

(1) Bucim do cabo: M9,5 x 1

Conexões e esquemas

