



## Hauptmerkmale

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Baureihe                 | Telemecanique Cabling components |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör              |
| Zubehör / Teiletyp       | Vorverdrahtete Stecker           |
| Name der Reihe           | „General Purpose“                |

## Zusatzmerkmale

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Elektrische Verbindung                    | Gerade Buchse M12, 4-polig |
| Kabelsteckerbefestigung                   | Anschrauben                |
| Manschettmaterial                         | Metall                     |
| LED-Statusanzeige                         | Ohne                       |
| Kabellänge                                | 20 m                       |
| Äußerer Kabeldurchmesser                  | 5,2 mm                     |
| Zusammensetzung des Kabels                | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>   |
| Draht-Isoliermaterial                     | PUR                        |
| Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub> | 250 V AC<br>300 V DC       |
| [I <sub>n</sub> ] Bemessungsstrom         | 4 A                        |
| Kontaktwiderstand                         | 5000 µOhm                  |
| Minimaler Isolationswiderstand            | 1 GΩ                       |
| Produktgewicht                            | 0,115 kg                   |

## Montage

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP67<br>IP69K<br>IP65                           |
| Produktzertifizierungen          | cULus                                           |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...80 °C statisch<br>-5...80 °C Durchbiegung |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C                                     |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,600 cm  |
| VPE 1 Breite  | 19,400 cm |
| VPE 1 Länge   | 20,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 592,000 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,280 kg  |


## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                               |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a> |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen

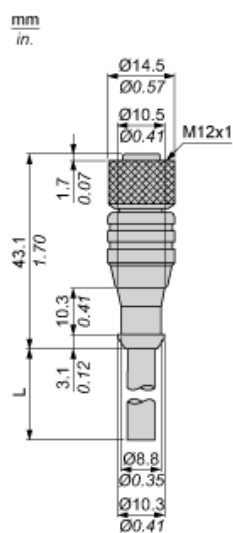


L: Länge des Kabels

---

Anschlüsse und Schaltpläne

---

Steckverbinder

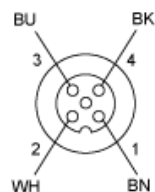

BN: Braun  
BK: Schwarz  
BU: Blau  
WH: Weiß