



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse M12, 4-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	2 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung U _e	250 V AC 300 V DC
[I _n] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,09 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP69K IP65 IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	16,000 cm
VPE 1 Gewicht	76,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm

VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,300 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	640
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	63,140 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen


mm
in.

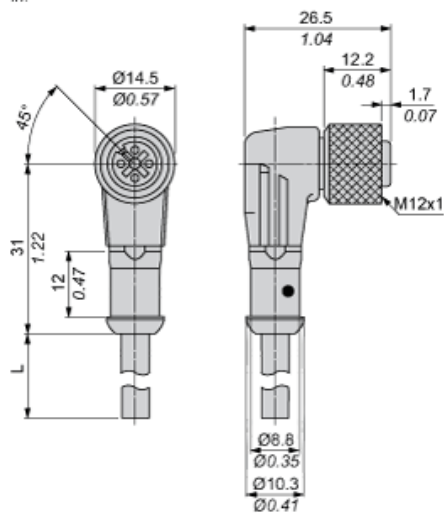

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder

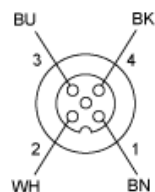

BN: Braun
BK: Schwarz
BU: Blau
WH: Weiß