


Product data sheet

Characteristics

NSYSPBC35

Stranske plošče Spacial SF za zbiralčno komoro - 300 x 500 mm

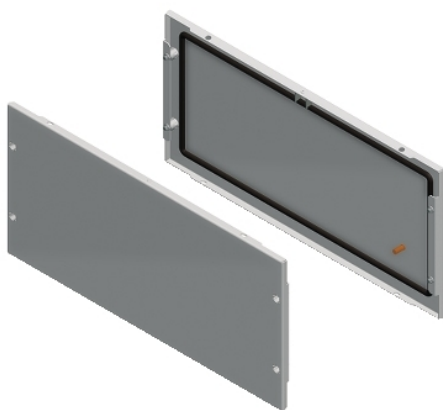

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Stranski panel
Aplikacija	Večnamenski
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija montaže	Stranice zgornje komore zbiralke
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Spacial Spacial SF
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 2 Stranski panel
Material	Jeklo
Barva	Siva (RAL 7035)
Površinska obdelava (finish)	Epoksi-poliesterski prah
Način pritrdjevanja	Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz zunanosti omare lokacija
Višina	Nazivna: 300 mm
Širina	Nazivna: 500 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,0 Cm
Paket 1 Širina	28,0 Cm
Paket 1 Dolžina	47,0 Cm
Paket 1 Teža	3,804 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	67,0 Cm
Paket 2 Širina	100,0 Cm
Paket 2 Dolžina	120,0 Cm
Paket 2 Teža	203,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------