


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMR108

perforirana ploča V1000xŠ800mm univerzalni
otvori 11x26mm

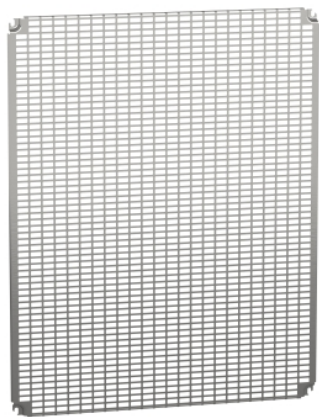

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- - H: 1000 mm W: 800 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstoynike Kliznica
Opis montažne ploče	Telequick perforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Visina	945 mm
Širina	751 mm
Dubina	15 mm
Debljina	2 mm
Masa proizvoda	4,96 kg
Broj slotova	1536
Specifičnost izvedbe	Instalacija u zadnjem delu ormara
Dimenzije izreza	11 x 26 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	75,0 cm
Package 1 Length	95,0 cm
Package 1 Weight	4,98 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	76
Package 2 Height	91,0 cm
Package 2 Width	100,5 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	407,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------