


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSPF16200

Spacial SF/SM prednje podnožje - 200x1600 mm

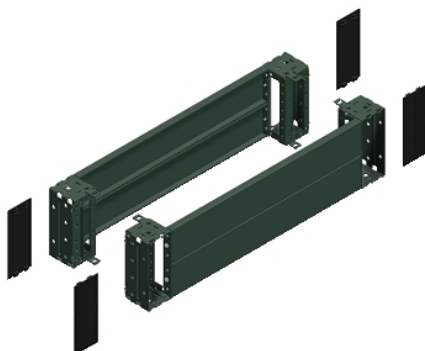

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Prednja strana podnožja
Application	Više namena
Nominal dimensions of the housing	-
Sastav uređaja	Elementi za montažu 4 poklopac ugla 4 ugao 2 prednji panel 2 zadnji panel
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Držač za montažu	Bočni paneli postolja

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Boja	Siva (RAL 7022)
Završna obrada	Epoksi poliestar prah
Trajno dopustivo opterećenje	1300 kg
Visina	200 mm
Širina	Nazivno: 1600 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite	IK10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,500 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	160,000 cm
Package 1 Weight	16,394 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	90,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	342,880 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------