


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU348744

## Priključnica za zvučnike 1M

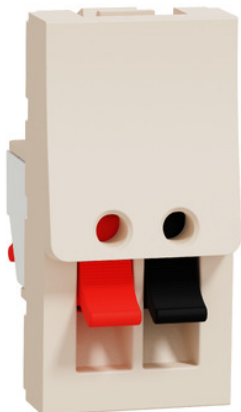

### Osnovne informacije

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica                      |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica za zvučnik            |
| Primena uređaja              | Podrška medijskim uređajima    |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam sa centralnom pločom |
| Nijansa boje                 | Bež (RAL 1013)                 |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj utičnica                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Broj modula                     | 1 modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Povezivanje - priključci        | 2 pritisak papučice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Način pričvršćivanja            | Utično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal                       | Termoplastika ABS-UV stabilizovana                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Završna obrada                  | Sjajno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dubina                          | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Širina                          | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Visina                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                  | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP2XC      |
| Ik stepen zaštite                   | IK02       |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 5...45 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...50 °C |

### Pakovanje

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 4,5 cm |
| Package 1 Width              | 2,2 cm |
| Package 1 Length             | 3,2 cm |
| Package 1 Weight             | 13,0 g |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 2       | S01      |
| Number of Units in Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 15,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 460,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Number of Units in Package 3 | 640      |
| Package 3 Height             | 77,0 cm  |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 60,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 23,22 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>              |
| REACH bez SVHC               | Da                                             |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                             |
| Bez žive                     | Da                                             |
| Sustainable packaging        | Yes                                            |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                             |