


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU810418

Kutija Studio 4M za površinsku montažu

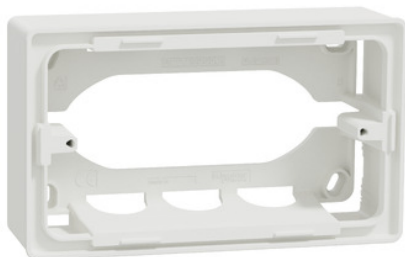

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Površinska kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio
Broj modula	4 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Sa 4 pina
Dodatne informacije	Otpornost na plamen 650 °C-30 s Samogasivi materijali
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	4 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda	Za pravougaoni montažni ram
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Obrada površine	Neobrađeno
Dubina	40 mm
Širina	140,5 mm
Visina	83 mm
Masa proizvoda	0,075 kg

Okruženje

Standardi	UNE 60670-1
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin Izbeljivač Tečni sapun Ulje UV otpornost Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	216,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4

Package 2 Height	11,200 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	31,600 cm
Package 2 Weight	1,468 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,244 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content	45