


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU946418

Poklopac RJ45 Keys/Systimax 2m kosi beli

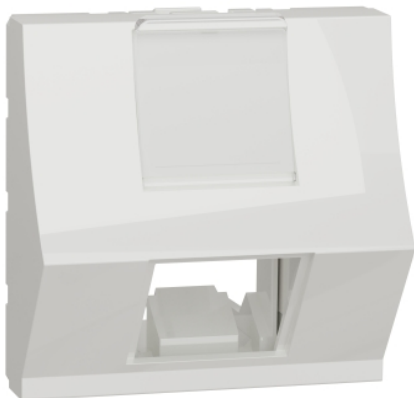

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Pravac instalacije	Nagnut
Broj modula	2 modula
Tip dizajna	Keystone Systimax
Standardi	UNE 20315 UNE 60669
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP21 D
Ik stepen zaštite	IK04

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,5 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	18,5 cm

Package 2 Weight	218,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	4,711 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.