



## Hoofdkenmerken

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productgamma                 | Harmony XALF               |
| Type product of component    | Schachtdoos                |
| Korte naam apparaat          | XALF                       |
| Productspecifieke toepassing | Liftinspectie              |
| Profiel operator             | 1 vuistslagknop drukknop   |
| Beschrijving operator        | Rood zonder markering 1 NC |
| Werking contacten            | Vertraagd afvallend        |

## Complementaire kenmerken

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiaal          | Polycarbonaat          |
| Nettogewicht       | 0,155 kg               |
| Markering          | CE                     |
| Legering contacten | Zilverlegering (Ag/Ni) |

## Omgeving

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                                                                         |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                                                                |
| Omgevingstemperatuur bij werking | 0...50 °C                                                                  |
| Normen                           | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>EN 81-20<br>IEC 60947-1 |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,5 cm   |
| Package 1 Width              | 7,0 cm   |
| Package 1 Length             | 8,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 151,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 40       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 6,666 kg |


## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)                                                                                  |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu-informatie                 | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen

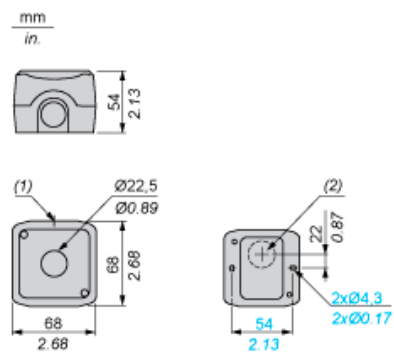

- (1) 2 Ausschlagöffnungen für Kabelverschraubung Pg 13.5, Höchstkapaazität 12 mm / 0.47 in.  
(2) Ausschlagöffnung zur Kabeleinführung, Höchstkapaazität 14 mm / 0.55 in.