


Fiche produit

Caractéristiques

04502

Linergy LGY - jeu de barres de profil - verticale - 630A - L= 1670mm

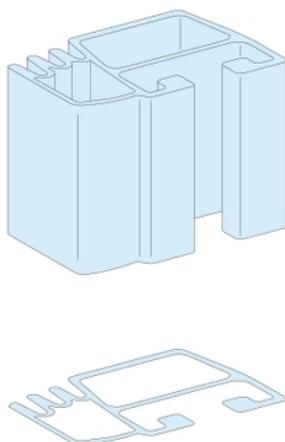

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Profilé jeu de barres
Nom du produit	Linergy LGY
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1s) pour 3 supports (arrière position) 25 kA (1s) pour 3 supports (latéral position)
Courant admissible	680 A à 35 °C : <= IP31 590 A à 35 °C : > IP31
Section du jeu de barre	32,5 x 42,5 mm
Longueur	1670 mm
Poids du produit	1,56 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Simple fente en T
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------