


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 08232

## Porte transparente 27 modules coffret et armoire

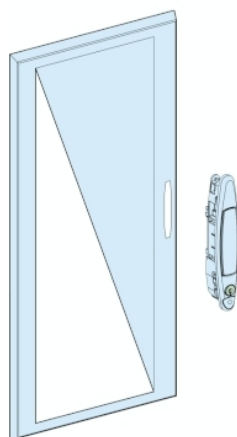

### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produits	Prisma G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 3 hinge
Type de porte	Transparent
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 without door IP40 with door IP41 avec porte et auvent

### Complémentaires

Description d'installation	Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	27
Matière du coffret	Poignée: polyamide Verre Plaque: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1380 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	33 mm
Poids du produit	9,86 kg
Matériau	Verre
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10,05 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	63,5 cm
Longueur de l'emballage 1	141,5 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------