


Fiche produit

Caractéristiques

AF1CG6

ECROU ENCLIQUETABLE D6

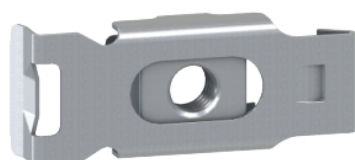

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 100

Complémentaires

Filetage ISO	M6
Support de montage	Profilé symétrique 35mm
Accessoires associés	Pour rails de montage AM1-DE
Poids du produit	0,007 kg
Type d'écrou	Clipser

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	1,500 cm
Longueur de l'emballage 1	3,500 cm
Poids de l'emballage 1	7,200 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	11,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	725,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1200
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,945 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------